



ダブルロック結束バンド

RoHS



ココが
特長

ダブルロック構造により高い強度で結束が可能
●UL規格対応品。



Delivery
納期

出荷日

1~10/パック 翌日(当日)

11/パック~ 都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	66ナイロン
UL難燃グレード	UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~85℃

外形図

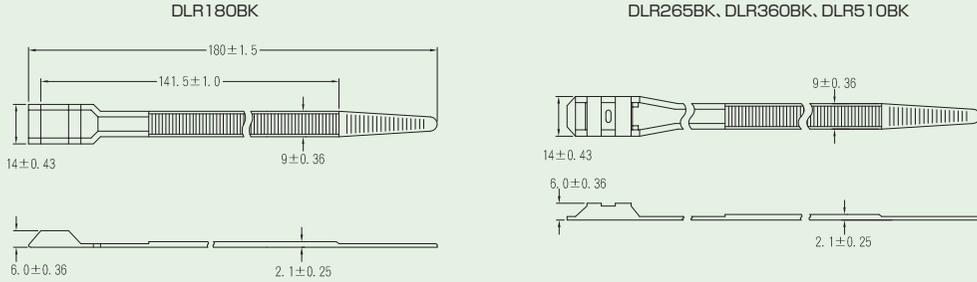

1パック 100本入



Order
注文例

型式

DLR180BK-100P

型式	最大結束径 (φmm)	引張強度 kgs (lbs)	寸法(mm)		テール部(mm)		基準単価			
			全長	幅A	T	幅A	1~3/パック	4~9/パック	10~19/パック	20/パック~
DLR180BK-100P	40	36(80)	180	2.1	9	¥540	¥510	¥480	¥450	
DLR265BK-100P	78	55(120)	265	2.1	9	¥800	¥750	¥700	¥660	
DLR360BK-100P	100		360			¥1,130	¥1,060	¥990	¥930	
DLR510BK-100P	150		510			¥1,640	¥1,530	¥1,430	¥1,330	

ステンレス結束バンド(取り外し可能)

RoHS



ココが
特長

リリースホールにリリースキー(別売り)を押し込むことで取り外し可能

- 耐熱性、耐候性、耐腐食性、耐放射能性に優れます。
- 屋内外用。地下、海中など厳しい環境下でお使い頂けます。



Delivery
納期

出荷日

1~10/パック 翌日(当日)

11/パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	SUS304
使用温度範囲	-80℃~538℃

■リリースキーは別売りになります。

型式	品名	基準単価	スライド単価
		1個~3個	4個~
CTSM-R-SMTRS-1	リリースキー(一個売り)	¥150	¥100



1パック 10本入



Order
注文例

型式

CTSM-R-12050-10P

型式	最大結束径 (φmm)	引張強度 kgs	寸法(mm)		テール部(mm)		基準単価				
			全長	幅	板厚	幅	1~3/パック	4~9/パック	10~19/パック	20/パック~	
CTSM-R-12050-10P	25	60	120	5	0.25	5	¥800	¥750	¥700	¥660	
CTSM-R-15050-10P	35		150				¥840	¥790	¥740	¥690	
CTSM-R-18050-10P	44		180				¥870	¥810	¥760	¥710	
CTSM-R-20050-10P	50		200				¥880	¥820	¥770	¥720	
CTSM-R-25050-10P	66		250				¥920	¥860	¥800	¥750	
CTSM-R-35050-10P	98		350				¥970	¥910	¥850	¥800	
CTSM-R-45050-10P	130	450	¥1,100	¥1,030	¥960	¥900					
CTSM-R-50050-10P	146	500	¥1,200	¥1,120	¥1,050	¥980					
CTSM-R-180100-10P	44	110	180	10	0.25	10	¥980	¥940	¥900	¥810	
CTSM-R-250100-10P	66		250				¥1,150	¥1,100	¥1,050	¥950	
CTSM-R-350100-10P	98		350				¥1,300	¥1,240	¥1,180	¥1,070	
CTSM-R-450100-10P	130		450				¥1,400	¥1,330	¥1,270	¥1,150	
CTSM-R-500100-10P	146		500				500	¥1,500	¥1,430	¥1,360	¥1,230