

# Cable Gland ケーブルグラッド



## ケーブルグラッド(Mネジ・CTGネジ)

RoHS



耐油



ココが特長

### IP67取得ロックナット付きケーブルグラッド

- キャップを締め付けるだけで簡単に電線を固定できます。
- 保護構造はIP67に適合し、耐油性にもすぐれています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けも可能です。

1個から注文OK!

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order  
注文例


型式

OA-W-1606

外形図

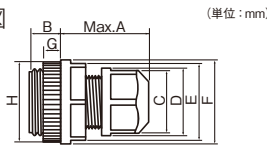

### 取り付け方法

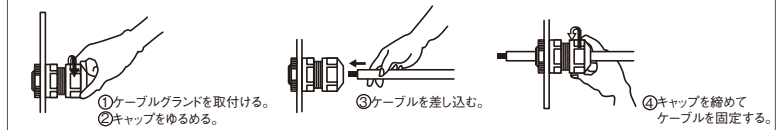

### 規格表

型式	適合電線外径	パネル取付孔径	取付ネジ	適合板厚	使用温度範囲	保護構造	A	B	C	D	E	F	G	H	重量(g)
OA-W-15M-04	φ2~4	φ15	M15 (P=1)	3mm以下	-25℃ +80℃	IP67	27.5	6	16.4	φ18	16.5	φ18	2.5	20.5	7.0
OA-W-15M-05	φ3~5														6.8
OA-W-15M-07	φ5~7														6.2
OA-W-1606	φ4~6														12.4
OA-W-1608	φ6~8	φ21	CTG16	4mm以下	-25℃ +80℃	IP67	28	10	20	φ22	22	φ27	5.5	28	11.8
OA-W-1609	φ7~9														12.8
OA-W-1611	φ9~11														11.9
OA-W-1613	φ11~13														11.4
OA-W-2216	φ11~16	φ28	CTG22	6mm以下	-25℃ +80℃	IP67	36.5	13	36	φ39	36	φ39	6.5	38	32.0
OA-W-2219	φ15~19														29.5
OA-W-2823	φ19~23														67.2
OA-W-3630	φ25~30														106.5



型式	パラチャージ	標準単価		
		1~4個	5~19個	20~49個
OA-W-15M-04	+¥120/個	¥143	¥129	¥123
OA-W-15M-05		¥143	¥134	¥123
OA-W-15M-07		¥143	¥134	¥123
OA-W-1606		¥134	¥129	¥122
OA-W-1608		¥134	¥129	¥122
OA-W-1609		¥143	¥134	¥123
OA-W-1611		¥143	¥134	¥123
OA-W-1613		¥152	¥143	¥139
OA-W-2216		¥233	¥219	¥209
OA-W-2219		¥233	¥219	¥209
OA-W-2823		¥431	¥408	¥399
OA-W-3630		¥548	¥519	¥498

### 使用例



部 1~4パックのご注文は標準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 OA-W-1606 を2個ご注文の場合 (標準単価134円+パラチャージ120円)×2個=508円

パラチャージに関しては [P.0101ページ](#)



## ケーブルグラッド(広範囲電線径対応タイプ)

RoHS



ココが特長

### 広範囲の電線径に対応するケーブルグラッド

- 軟質塩化ビニルを使用した、柔軟性の高いケーブルグラッドです。
- 電線クランプ部分は、使用する電線外径に合わせてニッパーなどで切断できる構造になっています。
- 付属のロックナットでパネルへの取り付けも可能です。



1個から注文OK!

出荷日

1~50個	翌日(当日)
51個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品




Order  
注文例


型式

OA-1

外形図

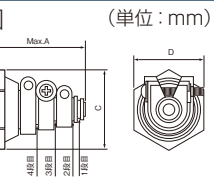

構造図

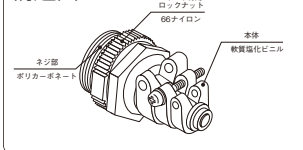

型式	適合電線外径(mm)				パネル取付孔径(mm)	取付ネジ	適合板厚	サイズ						パラチャージ	標準単価	スライド単価	重量(g)	
	1段目	2段目	3段目	4段目				A	B	C	D	E	F					
OA-05	φ3.5~4.5	φ4~6	φ6~8	-	φ17	φ3/8(PF3/8)	3mm以下	36	9.5	25	22	6	22	+¥120/個	¥134	¥125	¥113	10.3
OA-1	φ4~4.5	φ5.5~8	φ8~10	φ10~12	φ21	CTG16	4mm以下	37.5	10	29.7	26	5.5	26		¥139	¥130	¥113	13.5
OA-15	φ6~7	φ7~11	φ11~14	φ14~16	φ28	CTG22	6mm以下	42.5	13	37	33	6.5	33		¥179	¥168	¥158	26.3
OA-2	φ9~11	φ11~14	φ14~17	φ17~19	φ33.5	CTG28	7.5mm以下	43.8	15.2	41.3	36	7	40		¥211	¥199	¥179	38.7

部 1~4パックのご注文は標準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 OA-1 を2個ご注文の場合 (標準単価139円+パラチャージ120円)×2個=518円

パラチャージに関しては [P.0101ページ](#)

結束部品

結束部品

結束部品

メーカー・  
スペーサ・  
ネジ

2012.9

2013.8

6121