


DINレール(アルミタイプ)

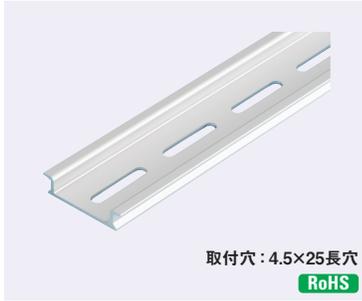

- ココが特長**
- 切断面はバリのないキレイな仕上がります!
 - 低価格を実現したミスミオリジナルDINレール。
 - 面倒なDINレールの切断もおまかせください。
- 65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。
- 長さを980mmから1,000mmに変更いたしました。



5mm単位で
切断します



出荷日(定尺)	
1~30本	翌日(当日)
31本~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

出荷日(長さ指定)	
1~30本	3日目
31本~	都度見積

非在庫品

仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



型式	全長L
MRC	1000





在庫品 ● 定尺1000mm

旧型式	新版売型式	全長L (mm)	基準単価				自重 (g)
			1~9本	10~19本	20~49本	50本~	
ADR1-980	MRC-1000	1000	¥860	¥400	¥300	¥190	168

非在庫品 ● 全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型式	基準単価					
	65~100(mm)	105~300(mm)	305~495(mm)	305~495(mm)	305~495(mm)	
MRC	¥890	¥840	¥930	¥880	¥1,080	¥1,020

外形図

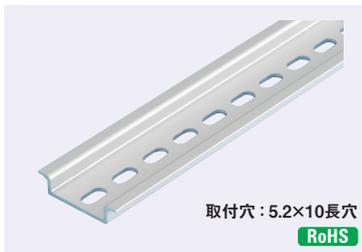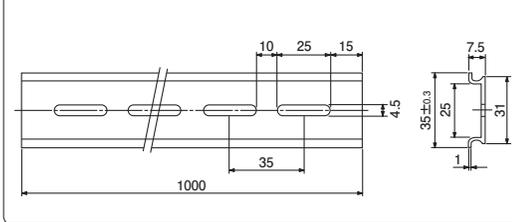

- ココが特長**
- 切断面はバリのないキレイな仕上がります!
 - 標準で定尺1005mmをご用意。
 - 面倒なDINレールの切断もおまかせください。
- 65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。



5mm単位で
切断します



出荷日(定尺)	
1~30本	翌日(当日)
31本~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

出荷日(長さ指定)	
1~30本	3日目
31本~	都度見積

非在庫品

仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4, M5



型式	全長L
ADR2	1005




在庫品 ● 定尺1005mm

型式	全長L (mm)	基準単価			自重 (g)	
		1~49本	50~74本	75~99本		
ADR2-1005	1005	¥1,100	¥900	¥720	¥500	175

非在庫品 ● 全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型式	基準単価					
	65~100(mm)	105~300(mm)	305~495(mm)	305~495(mm)	305~495(mm)	
ADR2	¥960	¥912	¥1,110	¥1,054	¥1,290	¥1,225

外形図

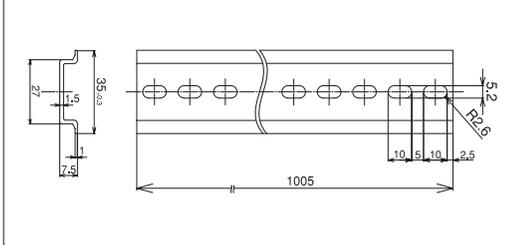

- 漏電遮断器取付台
- フリーサイズ操作部カバー
- ウレタン付ケーブルクランプ
- ケーブルクランプカバー
- 樹脂製ルーバー
- スチール製ルーバー
- DINレール
- ブラケット
- バックイン
- 銅バー
- 絶縁支持台
- その他アクセサリ