


ミスミ

TiCN COATED POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL SQUARE END MILLS

TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル

●2枚刃/ショート -2 FLUTES/SHORT-

VPM-EM2S

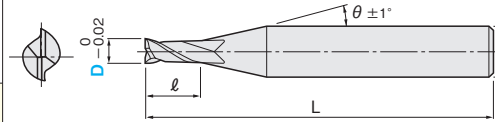

材質	粉末 HSS	TiCN	仕様	ショート	30°	再研磨						
	一般鋼 (S45C~S55C, SS400, SCM)	調質鋼 (NAK55, NAK80, HPM1)	高硬度鋼 (SKD, SKS, SKH51, DC53)	ステンレス鋼 (SUS303, SUS304)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ合金	銅合金	セラファイト	樹脂			
	~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC								

◎=最適 ○=適

型番 **VPM-EM2S** 1本単位

刃径 D	刃長 l	全長 L	首下角 θ	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
					1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
1	2.5	45	15°	6	1,270	1,230	1,210	1,140
1.5	4	45	15°	6	1,190	1,150	1,130	1,070
2	5	50	15°	6	1,130	1,100	1,070	1,020
2.5	6	50	15°	6	1,110	1,080	1,050	1,000
3	8	50	15°	6	980	950	930	880
3.5	8	60	15°	8	1,010	980	960	910
4	8	60	15°	8	1,010	980	960	910
4.5	10	60	15°	8	1,010	980	960	910
5	10	60	15°	8	1,010	980	960	910
5.5	12	60	15°	8	1,010	980	960	910
6	12	60	15°	8	1,010	980	960	910
6.5	14	60	15°	10	1,100	1,070	1,050	990
7	14	60	15°	10	1,100	1,070	1,050	990
7.5	14	60	15°	10	1,100	1,070	1,050	990
8	14	60	15°	10	1,100	1,070	1,050	990
8.5	18	70	15°	10	1,230	1,190	1,170	1,110
9	18	70	15°	10	1,230	1,190	1,170	1,110
9.5	18	70	15°	10	1,230	1,190	1,170	1,110
10	18	70	—	10	1,230	1,190	1,170	1,110
11	22	80	15°	12	1,660	1,610	1,580	1,490
12	22	80	—	12	1,660	1,610	1,580	1,490
13	26	85	—	12	2,060	2,000	1,960	1,850
14	26	90	15°	16	2,060	2,000	1,960	1,850
15	30	95	15°	16	2,230	2,160	2,120	2,010
16	30	95	—	16	2,370	2,300	2,250	2,130
18	34	95	—	16	2,950	2,860	2,800	2,660
19	38	110	15°	20	3,400	3,300	3,230	3,060
20	38	110	—	20	3,400	3,300	3,230	3,060
21	45	110	—	20	4,040	3,920	3,840	3,640
22	45	110	—	20	4,040	3,920	3,840	3,640
23	50	120	15°	25	4,840	4,690	4,600	4,360
25	50	120	—	25	4,840	4,690	4,600	4,360
26	50	120	—	25	5,560	5,390	5,280	5,000
28	55	125	—	25	6,360	6,170	6,040	5,720
30	55	125	—	25	7,400	7,180	7,030	6,660
32	60	145	—	32	10,400	10,090	9,880	9,360
35	60	145	—	32	11,720	11,370	11,130	10,550
38	65	150	—	32	13,560	13,150	12,880	12,200
40	65	150	—	32	15,640	15,170	14,860	14,080



VPM-EM2S 10
型番 刃径 (D)

切削条件 P.544



在庫品 巻末-3

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。