

使用頻度の高い厳選全48サイズを低価格で品揃え

WEBなら、スペック検索可能!

ドリル

ミスミ

MISUMI VALUE

TiN COATED HSS DRILLS


TiNコートハイス鋼ドリル

プライスタウン

● ストレートシャンク / レギュラー - STRAIGHTSHANK / REGULAR LENGTH -

YG-SD

パック商品

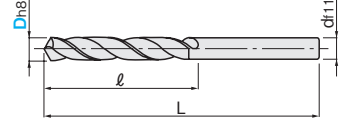

材質	HSS TiN		直径D		公差(h8)	シャンク径d	公差(h11)				
	1 ~ 3	0.014	1 ~ 3	0.006 ~ 0.066							
仕様	先鋒角 118°	レギュラー	20°~30°	再研磨	3.2~6	0.018	3.2~6	0.010 ~ 0.085			
					6.3~10	0.022	6.3~10	0.013 ~ 0.103			
					10.5~13	0.027	10.5~13	0.016 ~ 0.126			
一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)			
○	○			△		○	○	△			

○=適 △=可

型番 YG-SD 1パック単位 5~10本入

直径 D	溝長 l	全長 L	1パック入数	¥通常単価 1パック
1	12	34	10本	1,660
1.1	14	36	10本	1,750
1.6	20	43	10本	1,750
2	24	49	10本	1,510
2.1	24	49	10本	1,750
2.2	27	53	10本	1,660
2.5	30	57	10本	1,050
2.6	30	57	10本	1,820
2.7	33	61	10本	1,820
2.8	33	61	10本	1,820
2.9	33	61	10本	1,820
3	33	61	10本	960
3.2	36	65	10本	1,190
3.3	36	65	10本	1,190
3.4	39	70	10本	1,260
3.8	43	75	10本	1,900
4	43	75	10本	1,270
4.2	43	75	10本	1,580
4.3	47	80	10本	1,830
4.5	47	80	10本	1,830
4.8	52	86	10本	2,580
5	52	86	10本	1,780
5.1	52	86	10本	2,580
5.3	52	86	10本	2,850
5.8	57	93	10本	2,920
6	57	93	10本	3,070
6.3	63	101	10本	3,290

直径 D	溝長 l	全長 L	1パック入数	¥通常単価 1パック
6.7	63	101	5本	1,660
6.8	69	109	5本	1,760
6.9	69	109	5本	1,760
7	69	109	5本	1,870
7.3	69	109	5本	1,920
7.8	75	117	5本	2,120
8	75	117	5本	2,350
8.3	75	117	5本	2,630
8.4	75	117	5本	2,630
8.5	75	117	5本	2,630
8.6	81	125	5本	2,850
8.8	81	125	5本	2,850
9	81	125	5本	2,930
9.3	81	125	5本	3,150
9.8	87	133	5本	3,330
10	87	133	5本	3,420
10.5	87	133	5本	3,590
11	94	142	5本	3,840
12	101	151	5本	4,560
12.5	101	151	5本	5,020
13	101	151	5本	5,130

この商品はパック単位のみでの販売になります。

直径D ≤ 6.3 **1パック 10本入**

直径D ≥ 6.7 **1パック 5本入**

切削条件 P.766



Order 注文例

YG-SD 3

型番 直径(D)



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



ミスミ VONA 切削工具

検索

WEBなら、切削工具97ブランド掲載!

● 通常単価・数量・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONA eカタログをご参照ください。
 ● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 ● 受注時間により翌日受付扱いになる場合がございます。最新情報はeカタログをご参照ください。