


ミスミ

END MILL HOLDERS -DRILLING & PLUNGING-

多機能カッター

●エンドミルタイプ -END MILL TYPE-

MTEM (ロング刃長タイプ)

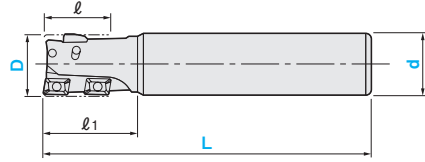

■付属品 ネジ(刃数分)  
レンチ(1個)  
焼付き防止剤(1個)

◎チップは付属していません。(※P.1208)

型番 MTEM (標準タイプ)

1本単位

外径 D	シャンク径 d	全長 L	総刃数	有効刃数	首下長 L1	切込み深さ l	適合チップ (※P.1208)	付属ネジ型式 (※P.1208)	付属レンチ型式 (※P.1208)	¥通常単価 1本
20	20	130	3	1	35	17	APET103504A APMT103504N APMT103504T	TMS25L	WMS50	15,720
25	25	140	4	1	40	26				16,200
40	32	160	4	1	55	39	APET160508A APMT160508N APMT160508T	TMS35	WMS35	22,200

型番 MTEM (ロングシャンク)

1本単位

外径 D	シャンク径 d	全長 L	総刃数	有効刃数	首下長 L1	切込み深さ l	適合チップ (※P.1208)	付属ネジ型式 (※P.1208)	付属レンチ型式 (※P.1208)	¥通常単価 1本
20	20	185	3	1	60	17	APET103504A APMT103504N APMT103504T	TMS25L	WMS50	17,580
21	20	185	3	1	35					17,760
26	25	220	4	1	40	26	APET160508A APMT160508N APMT160508T	TMS35	WMS35	18,240
32	32	230	4	1	90	39				19,860
40	32	240	4	1	55	39	APET160508A APMT160508N APMT160508T	TMS35	WMS35	24,000



Order 注文例

MTEM - 20 - 20 - 130

型番 外径(D) シャンク径(d) 全長(L)



Delivery 出荷日

在庫品 巻末-3

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切捨て)

数量	1	2	3,4	5~9	10~
値引率			3%	5%	10%

お見積り

切削条件 P.1210

EJが特長!

- 1本で溝加工、側面加工、突っ込み加工、傾斜加工、ポケット加工、ヘリカル加工の6種類の加工が自在に行えます。
- 1本の工具で使用するチップは1種類のみですので、工具管理が容易です。
- ステンレス鋼、合金鋼、アルミと多様な被削材への加工が可能です。
- MKEM/MKKTとチップ・アクセサリを共用している為、カッターを併用すると工具管理が更に容易になります。