

ミスミ

スティック砥石

●平形 粗仕上げタイプ

エア・電動グラインダー用  
HGSCP (パック品)  
HGSC (単品)

1パック単位 10~20本入  
1本単位



●砥粒 WA

手作業用  
PKSCP (パック品)  
PKSC (単品)

1パック単位 10~20本入  
1本単位



●砥粒 C

 
手作業用  
RFSCP (パック品)  
RFSC (単品)

1パック単位 10本入  
1本単位




●砥粒 PA

●結合度 I  
●結合剤 V(ビトリファイド)



■スティック砥石自体の硬度目安

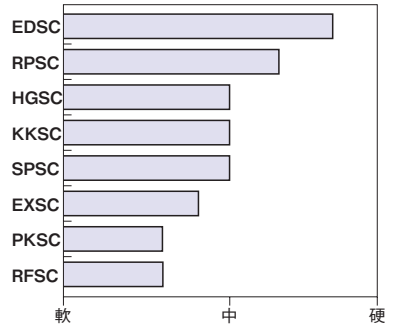

- 手作業工具
- 電動工具
- 空圧工具
- 切断用品

研削研磨用品

- 溶接用品
- 測定工具・計測機器
- 工作機工具
- 放電加工用品
- 化学製品
- 接着剤
- 補修剤
- 静電気対策用品

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#)	パック入数	¥通常単価			
						1~4パック		単品 (1~4本)	
						HGSCP	PKSCP	HGSC	PKSC
HGSCP HGSC PKSCP PKSC	100	6	3	150	20	7,000	—	530	—
				280		8,160	6,320	630	590
				400		8,560	6,840	660	640
				600		9,120	7,520	690	690
				800		—	7,840	—	720
				1000		9,920	8,240	750	760
	150	13	3	150	10	5,840	—	890	—
				280		6,540	5,140	990	950
				400		7,400	7,020	1,130	1,280
				600		8,100	7,880	1,220	1,440
				800		—	8,360	—	1,520
				1000		9,980	8,900	1,510	1,630
25		5	150	10	7,300	—	1,110	—	
			280		8,780	6,560	1,340	1,200	
			400		9,820	8,900	1,490	1,630	
			600		10,640	9,920	1,610	1,810	
			800		—	10,160	—	1,840	
			1000		13,000	11,300	1,970	2,060	
25	5	150	10	9,160	—	1,380	—		
		280		12,140	—	1,830	—		
		400		13,960	—	2,110	—		
		600		16,100	—	2,420	—		
		800		—	—	—	—		
		1000		18,520	—	2,800	—		

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#)	パック入数	¥通常単価	
						1~4パック	1~4本
						RFSCP	RFSC
RFSCP RFSC	150	13	5	80	10	3,680	560
		10		120		6,760	1,020
		25		180		10,140	1,510
		25		220		15,340	2,250

選定表 P.404



Order  
注文例

PKSCP - 100 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

PKSC - 100 - 6 - 3 - 400

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)



Delivery  
出荷日

在庫品



Price  
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	—	2%	4%	6%	お見積り
価格表	—	—	—	—	—

◎バック入数単位でのご購入の場合、単品よりパック品の方がお買い得です。