


ミスミ


PARALLEL BLOCKS FOR VISES

バイス用平行ブロック—プレーンタイプ—

PPB
PPBH

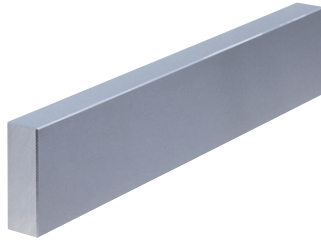

- 写真写真はPPBです。焼入材タイプ(PPBH)には面によってテンパーカラー(熱処理の色)がつくことがあります。
- 実際の商品には、型番がマーキングされています(PPBHのみ)。

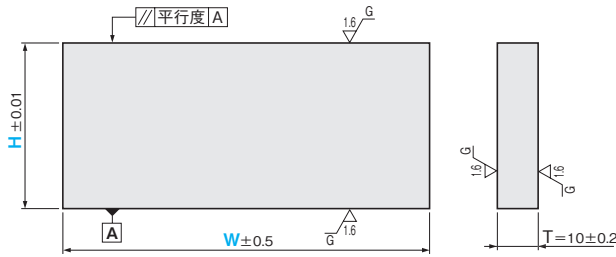

- コーナー部は全周0.3~0.5程度の面取りを施しています。
- 同サイズで4パック(8枚)以内のご注文の場合、H寸法の相互差は0.01以内となります。

型番	材質	硬度	平行度
PPB	S45C	(生材)	\parallel 0.02A
PPBH	SK3	55~60HRC	\parallel 0.01A

1パック単位 2枚入

型番	W	H 1mm単位指定	T
PPB 生材(S45C)	100	20~50	10
	125		
	150	30~60	
	160		
	175		
PPBH 焼入材(SK3)	175	30~70	
	200		

EBが特長!

- 高さ方向が1mm単位に指定できるため、ワークのくわえ幅を自由に調節できます。
- 工具が干渉しても安全な生材タイプと、へタリが少ない焼入材タイプが選択できます。
- 4パック(8枚)以内のご注文なら、同時に研磨を施してH寸法の相互差0.01mm以内に仕上げます。



Order
注文例

PPB 100 - 48

型番 W H



Delivery
出荷日

- PPB(生材) 6 日日出荷
- PPBH(焼入材) 8 日日出荷



Price
価格

■数量スライド価格(¥1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

お見積り

型番	W	H	¥通常単価 1~4パック				
			H20~30	H31~40	H41~50	H51~60	H61~70
PPB 生材(S45C)	100		7,710	8,630	9,260	—	—
	125		8,830	9,830	10,740	—	—
	150		10,230	11,290	12,660	13,690	—
	160		10,540	11,790	13,160	14,240	—
	175		11,430	12,510	13,970	15,290	17,060
PPBH 焼入材(SK3)	200		13,230	14,600	15,860	17,140	18,830
	100		10,290	10,930	12,210	—	—
	125		10,930	11,570	12,890	—	—
	150		13,240	13,240	14,660	15,330	—
	160		14,210	14,210	15,740	16,490	—
	175		15,170	15,170	16,830	17,640	18,730
	200		15,940	15,940	17,910	19,130	19,810