

ミスミ

PARALLEL BLOCKS FOR VISES

平行ブロック(生材)

●フラットタイプ -FLAT TYPE-

PB-SC

①1枚単位での販売です。 ※全周CO.0.5面取り

■材質 S45C(生材)

②同サイズで8枚以内のご注文の場合、B、T寸法の相互差は0.01以内となります。

1枚単位

型番	A	B 5mm単位指定	T (選択)	¥通常単価 1~4枚				
				B=10	B=15・20	B=25・30	B=35・40	B=45・50
PB-SC	50	10~50	10 15	2,430	2,600	2,750	2,950	3,120
	75			2,920	3,220	3,520	3,850	4,170
	100			3,310	3,690	4,120	4,620	5,080
	125			3,850	4,170	4,600	5,020	5,630
	150	4,510		4,890	5,480	6,030	6,700	
	175	—		5,520	6,230	6,940	7,860	
200	15~50	—	5,710	6,620	7,450	8,510		

①この商品は1枚単位での販売になります。

Delivery 出荷日 **6** 日目出荷

Order 注文例 **PB-SC 100 - 50 - 10**

型番 A B T

Price 価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

■高さ方向1mm指定タイプ(PPB)はP.763をご覧ください。

お見積り

●段付タイプ -STEPPED TYPE-

STPB-SC

①1枚単位での販売です。 ※全周CO.0.5面取り

■材質 S45C(生材)

②同サイズで8枚以内のご注文の場合、B寸法の相互差は0.01以内となります。

1枚単位

型番	A	B	T (選択)		¥通常単価 1~4枚	
			10	15		
STPB-SC	100	20	5	10	15	3,750
		30	5	10	15	3,360
		40	5	10	15	5,310
	150	20	5	10	15	4,920
		30	5	10	15	5,770
		40	5	10	15	6,490
200	20	10	15		6,300	
	30	10	15		6,300	
	40	10	15		7,630	
	50	10	15		8,550	

①この商品は1枚単位での販売になります。

Order 注文例 **STPB-SC 100 - 50 - 10**

型番 A B T


Delivery 出荷日 **6** 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
値引率	価格表	3%	5%	10%	

Example 使用例

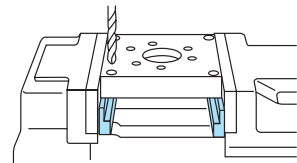

お見積り

Eが特長!

- 加工時、工具が干渉しても生材のため、工具の破損は避けられます。
- ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。

■高さ方向1mm指定タイプ(PPBS)はP.764をご覧ください。